




19英寸抽屉式光纤配线架

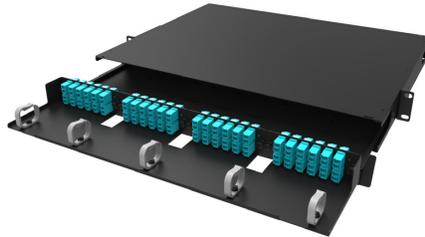

19英寸1U抽屉式光纤配线架

产品描述

维谛技术(Vertiv)光纤配线架外观精美、设计紧凑,从6芯至96芯多种容量规格,完全满足不同光纤端接解决方案的需求。主要设计应用于设备间、竖井、隧道等完成主干光缆的端接或接续,并连接局域网的网络交换设备。支持光缆纤芯的固定、熔接和配线管理。

应用

- 光纤集中式端接
- 设备机架或机柜
- 设备间或配线间
- 电信公司设备架

产品特征

- 模块化结构,由基本框架,光纤适配器面板,空白挡板组成,有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续
- 巧妙的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供坚固的保护
- 抽屉式配线架,进出光纤方便灵活,有充裕的光纤盘绕空间
- 19英寸机架式模块化组合,可容纳4个适配器面板,分别提供ST型、SC型、FC型、LC型适配器和Keystone铜缆信息模块,支持6芯~96芯光纤熔配
- 前部设计有光纤跳线管理空间,节省机柜单元
- 机架防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电),耐电压不小于3000V(直流电)/min,不击穿、无飞弧
- 工作温度: -40°C~70°C

包装

- 1台/盒,单独包装在硬纸盒中(附用户标识、扎带、裸纤保护套管、熔纤保护热缩管、安装螺钉、说明书等),外箱

19英寸抽拉式ODF光纤配线架



4U-72芯ODF光纤配线架

产品功能

- 19英寸1HU-6HU机箱, 适合任何19" 标准机架、机柜安装, 模块化设计, 密度高
- 光缆可从左或右、从前或后、从上或下进入机箱
- 卡入式适配器安装, 适用于SC、FC、LC等多种适配器, 适配器安装倾斜于机箱正面30°, 避免弧光直射入眼, 同时便于走线
- 全程曲率半径控制, 保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm
- 采用喉扣固定光缆, 便于多次固定光缆, 固定光缆的直径范围大, 数量多
- 新型光缆固定装置设计更巧妙, 操作更方便, 并且安装后装置不露出箱体最外侧, 美观大方
- 光缆、配线尾纤、跳线尾纤的进出各自独立, 互不干扰, 使走线更清晰, 更有条理
- 标识清晰、明确, 便于尾纤、跳纤的管理与维护; 对每一路光纤均作出明确的标识, 从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱
- 工作温度: -40°C~70°C

应用

- 无线通讯
- 有限电视
- 光纤到户
- 局域或广域网络
- 光纤集中式端接
- 设备机架或机柜
- 设备间或配线间
- 数据中心光纤配线
- 电信公司设备架

包装

- 1台/盒, 单独包装在硬纸盒中 (附用户标识、扎带、裸纤保护套管、熔纤保护热缩管、安装螺钉、说明书等), 外箱



关于维谛技术 (Vertiv)

维谛技术 (Vertiv, NYSE: VRT) 致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术 (Vertiv) 帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战, 提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™ 恒久在线, 共筑未来! 如需了解更多的信息, 欢迎访问Vertiv.com

维谛技术有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋

电话: (0755)86010808

邮编: 518055

售前热线: 400-887-6526

售后热线: 400-887-6510

