




Vertiv™

SCC综合布线-光铜一体式  
模块化配线架系列



## 19英寸模块化光铜混合配线架

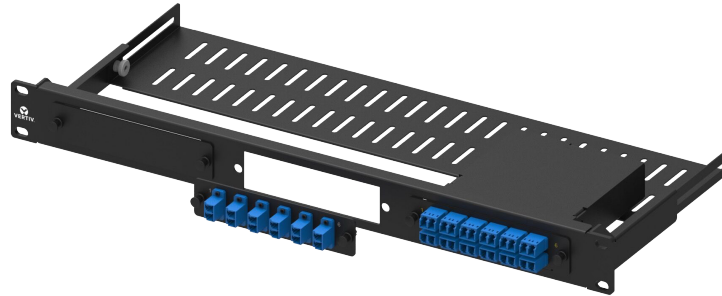

19英寸模块化光铜混合配线架

### 产品描述

维谛技术(Vertiv)光铜混合配线架外观精美、设计紧凑,配置Keystone适配面板、12芯LC适配器面板、24芯适配器面板、MPO转接盒等规格,完全满足光纤和铜缆端接解决方案的需求。主要设计应用于设备间、数据中心等完成光缆和铜缆的端接或接续,并连接局域网的网络交换设备。节省机柜单元,提高设备柜性价比。

### 产品特征

- 模块化结构,由基本框架,后置托盘,适配面板,适配模块盒,空白挡板组成,有足够的空间保证光纤和铜缆的盘绕、固定和接续
- 可安装6端口超五类/六类/增强型六类/八类屏蔽或非屏蔽信息模块,每个模块能独立地装卸
- 可安装12芯LC/24芯LC/8端口MPO/12端口MPO适配器面板,12芯MPO-LC/24芯MPO-LC转接模块盒,每个适配器面板或模块盒可独立装卸
- 根据不同需求提供支持预端接铜缆配线/预端接MPO配线/预端接LC光缆配线或熔纤配线解决方案
- 高度: 1U; 宽度: 19英寸;
- 机架防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000M $\Omega$ /500V(直流电),耐电压不小于3000V(直流电)/min,不击穿、无飞弧
- 工作温度: -40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C

### 应用

- 设备间或配线间
- 数据中心

### 包装

- 1台/盒,单独包装在硬纸盒中(附用户标识、扎带、空白挡板、安装螺钉、说明书等),外箱

# 恒久在线 共筑未来

Architects of Continuity™



#### 关于维谛技术 (Vertiv)

维谛技术 (Vertiv, NYSE: VRT) 致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术 (Vertiv) 帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战, 提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™ 恒久在线, 共筑未来! 如需了解更多的信息, 欢迎访问Vertiv.com

#### 维谛技术有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋

电话: (0755)86010808

邮编: 518055

售前热线: 400-887-6526

售后热线: 400-887-6510

